

Nr. 6983

Manometer

Markierung entspricht 400 bar,
6983-1 Anschluss unten,
6983-2 Anschluss rückseitig.




Bestell-Nr.	Artikel-Nr.	max. Druckbereich		Gewicht [g]
		[bar]		
320648	6983-1-100	100		300
320655	6983-1-250	250		300
161414	6983-1-600	600		300
168575	6983-2	600		300

Ausführung:


Komplett mit Glycerinfüllung und Alu-Dichtring. Genauigkeitsklasse 1.6.
Gehäuse aus Edelstahl rostfrei.

Hinweis:

Für den Leitungsanschluss kann eine Kombination aus den Rohrverschraubungen Nr. 6994-01 und Nr. 6994-02 verwendet werden.

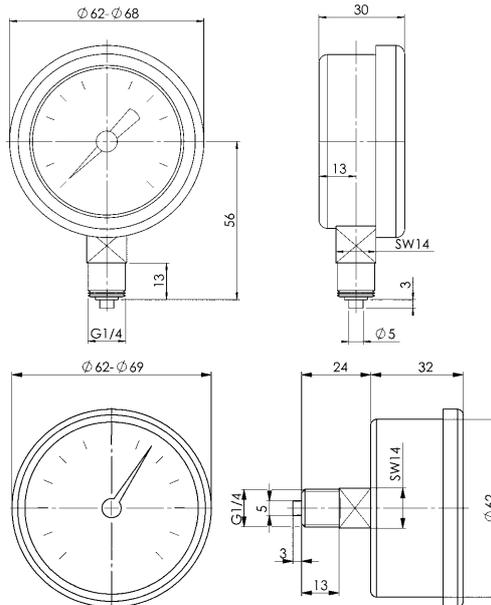

Einbaumaße:

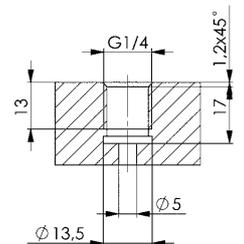

Nr. 6988

Verteiler




NEU!

Bestell-Nr.	Artikel-Nr.	Betriebsdruck [bar]	NG	A	B	C	R	Ölanschlüsse	Gewicht [g]
68825	6988-G1/4x4	400	6	-	50	30	G1/4	4	480
68817	6988-G1/4x6	400	6	200	50	30	G1/4	6	2025
560021	6988-G1/4x10	400	6	200	50	30	G1/4	10	1980

Ausführung:

Gehäuse aus Stahl, brüniert.

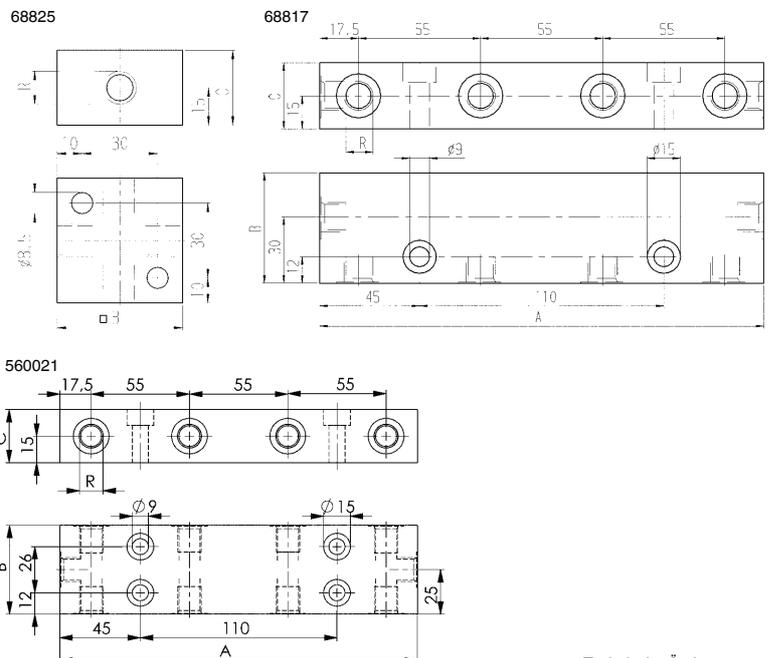

Technische Änderungen vorbehalten.