

Nr. 6370S6-001

6-fach Spannstation

Entriegelung hydraulisch.

Betriebsdruck Öffnen: 50 - 60 bar.

Auflagefläche Spannmodule: Stahl, rostfrei und gehärtet.

Grundplatte: Stahl, ungehärtet.

Wiederholgenauigkeit < 0,005 mm.

Bestell-Nr.	Größe	Einzugs-/Verschlusskraft bis		Gewicht
		[kN]	Haltekraft*	
426734	K10	6 x 10	6 x 25	17,5
424119	K20	6 x 20	6 x 55	72,4
426759	K40	6 x 40	6 x 105	178,5

Hinweis:

Auf Wunsch können Befestigungsbohrungen nach Ihren Vorgaben in der Grundplatte angebracht werden.

Die passende Schnellkupplung ist erhältlich unter der Bestell-Nr.:


- 427872 für Muffe

- 427856 für Stecker

* Bitte beachten Sie die Montageanleitung.

Auf Anfrage:

Andere Abmessungen, Stichmaße sowie Anzahl der Spannmodulebestückungen.

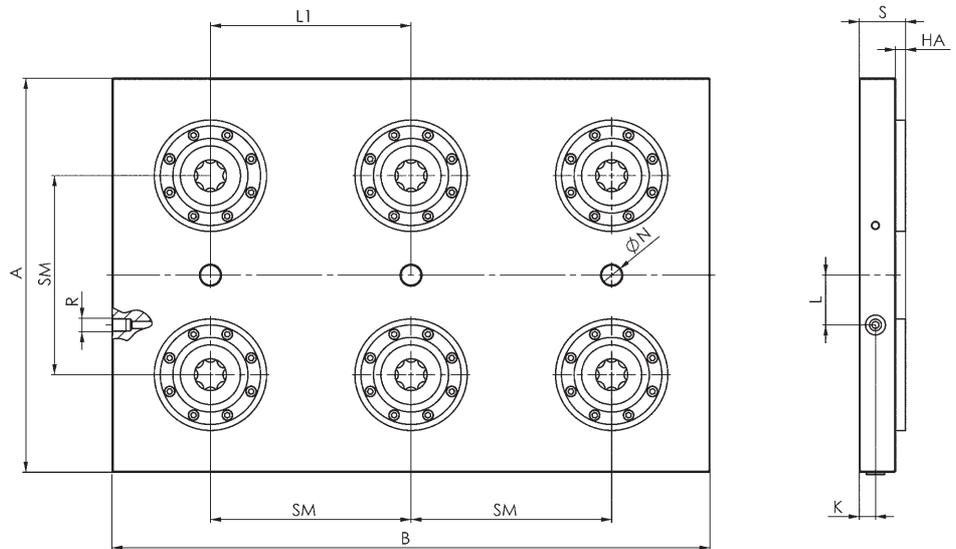

Maßtabelle:

Bestell-Nr.	Größe	A	B	HA	K	L	L1	ØN	R	S	SM
426734	K10	240	340	7	15	84	100	20	G1/4	33	100
424119	K20	396	596	10	18	50	200	20	G1/4	48	200
426759	K40	546	846	15	24	95	320	20	G1/4	62	320

CAD

